



Applications

Raccords à sertir spécifique Trelleborg, spécialement conçu pour les tuyaux PULSOR 125 et 200 utilisés sur les pompes à béton.

Avantages

- Raccord à passage intégral.

Caractéristiques techniques

Pression de service:

PULSOR 125 = 70 bar.

PULSOR 200 = 85 bar


Informations complémentaires

Normalement ces raccords sont directement sertis en usine.

Ils peuvent être vendus séparément.

Sur demande:

- autres raccords à brides ou filetés mâle ;
- Ø 200 mm ;
- raccords carbonitrurés.

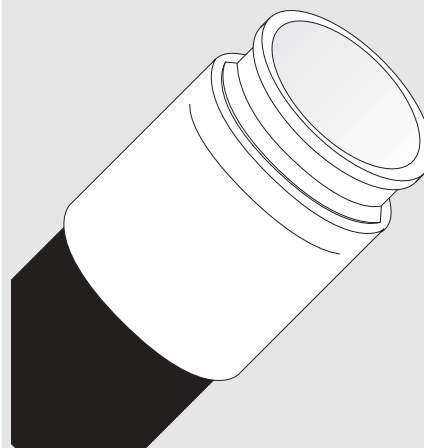

Ø int. tuyau mm	Type VICTAULIC		Type PUTZMEISTER		Type SCHWING	
	Ø nominal pouce	Stock	Ø nominal pouce	Stock	Ø nominal pouce	Stock
Raccord standard (OEM)						
50	3"	•	3"	•	3"	•
65	3"	•	3"	•	3"	•
75	3"	•	3"	•	3"	•
100	4"	1	4"	•		
100			4" 1/2	•	4" 1/2	•
125	5"	1	5"	•		
125			5" 1/2	•	5" 1/2	•
150	6"	1	6"	1	6"	•
200						
Raccord fileté au pas du gaz						
50	2"	1				

• = Article en stock.

1= Article hors stock, quantité mini = 10 pièces