


# BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
Hidrocarburos y productos derivados del petróleo

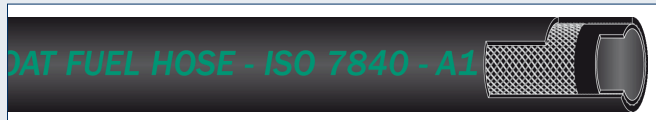

## Aplicaciones

Para el suministro de combustible en barcos resistente al fuego.  
Cumple los requisitos del C.E.N. para barcos de recreo.

## Ventajas

- n Cumple los más exigentes requisitos de resistencia a la permeabilidad.
- n Certificada por el Instituto Internacional Marítimo de Certificaciones.

## Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR, negro, liso.  
Armadura : 1 capa de hilos sintéticos trenzados, y espiral de acero en  $\varnothing > 25$  mm.  
Revestimiento : CR, negro, liso en  $\varnothing \leq 25$  mm, fina impresión de tela en  $\varnothing > 25$  mm.  
Temperadura : - 30 °C a + 100 °C .

## Informaciones complementarias

Otros diámetros disponibles bajo pedido.  
Cumple también con la SAEJ 1527 tipo B1.

# BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1

01/03/2011

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Dépresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (n) o cant. mín m
5 ± 0.75	3.75	12.5 ± 0.9	10.0	30	0.8	20	0.15	20	0061793	1960
								40	0061792	1960
6.3 ± 0.75	4.10	14.5 ± 0.9	10.0	30	0.8	23	0.18	20	0061795	2000
								40	0061794	2000
8 ± 0.75	4.00	16.0 ± 0.9	10.0	30	0.8	25	0.22	20	0061797	n
								40	0061796	n
10 ± 0.75	4.25	18.5 ± 0.9	10.0	30	0.8	35	0.28	20	0061799	n
								40	0061798	n
12.5 ± 0.75	4.25	21.0 ± 0.9	10.0	30	0.35	45	0.35	20	0061801	1800
								40	0061800	1800
16 ± 0.75	4.50	25.0 ± 0.9	10.0	30	0.35	65	0.42	20	0061803	n
								40	0061802	n
19 ± 0.75	4.75	28.5 ± 0.9	10.0	30	0.35	80	0.51	20	0061805	n
								40	0061804	n
25 ± 1.25	5.00	35.0 ± 1.4	10.0	30	0.35	110	0.69	20	0061807	n
								40	0061806	n
40 ± 1.5	7.75	55.5 ± 1.5	10.0	30	0.8	160	1.79	20	0061809	400
								40	0061808	400
50 ± 1.5	7.75	65.5 ± 1.5	10.0	30	0.8	200	2.11	20	0061811	400
								40	0061810	400
63 ± 1.5	7.75	78.5 ± 1.5	10.0	30	0.8	250	2.55	20	0061813	200
								40	0061812	200

n Según disponibilidad.

## Marcado

Marcado  $\varnothing$  5 a 25 mm



y en relieve : semana - año

Marcado  $\varnothing$  40 a 63 mm



y en relieve : TRELLEBORG - ISO 7840 - A1 - semana - año - CE



Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France  
www.trelleborg.com/industrialhose