

TRELLVAC Extractor LD



BYGGNADS- & MILJÖSLANG
Sugslang

Användningsområde

Lätt utsugnings slang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser mm.

Egenskaper

- n Lätt och flexibel.
- n Utmärkta böjningsegenskaper.
- n Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig SBR/NR, svart, slät.


Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad.

Elektriska egenskaper: ledande inner- och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.

Övrig information

YD mått på toppen av korrugeringen.

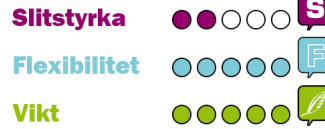

TRELLVAC Extractor LD

12/01/2012

ID mm	YD mm	Max. vakuüm bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Langd m	Artikel	Lager (n) eller min. order m		
38	± 1.5	43	± 1.0	0.9	45	0.48	12	0025890	n
51	± 1.5	56	± 1.0	0.9	70	0.63	12	0025908	n
63	± 1.5	68	± 1.0	0.9	95	0.72	12	0025916	n
76	± 1.5	81	± 1.0	0.9	115	0.86	12	0025932	n
90	± 1.5	96	± 1.0	0.9	125	1.01	12	0025965	n
102	± 1.5	108	± 1.0	0.9	145	1.32	12	0025973	n
113	± 1.5	120	± 1.0	0.9	155	1.46	12	0025981	n
127	± 1.5	134	± 1.0	0.7	170	1.63	12	0026005	n
152	± 1.5	159	± 1.0	0.4	195	1.94	12	0026013	n
178	± 1.5	185	± 1.0	0.25	220	2.28	12	0026021	12
204	± 1.5	211	± 1.0	0.15	245	2.58	12	0026039	n

Märkning

