


VOLUKLER

KEMIKALIESLANGAR

Olja och bensin/Bensinpump

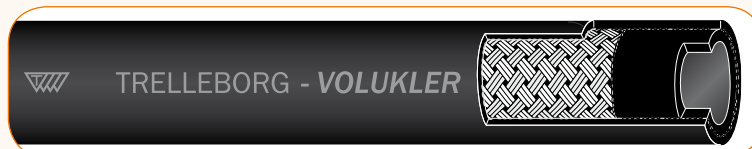

Användningsområde

Används på bensin- och dieselpumpar för vanligt, högoktanigt och blyfritt bränsle.

Egenskaper

- God åldrings- och slitagebeständighet.
- Flexibel vid låga temperaturer.
- Antistatiskt yttergummi.

Teknisk beskrivning

Innertub: bensinbeständigt NBR, svart, slät.

Armering: flätad syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät.

Temperaturområde: - 25 °C till + 65 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

Standard och godkännande: EN 1360 typ 1.

Övrig information

Kan även erhållas i blått, rött eller grönt utförande, kontakta TRELLEBORG.

Godkänd enligt internationell standard.

Kan levereras färdigkopplad.

VOLUKLER

24/06/2010

ID	Godstjocklek	Yd	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd	Artikel nr	Lager (■) eller min. order		
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m		
15.0	± 0.8	5.0	25.0	± 0.9	16	48	75	0.40	20	61771	3000
									40	61772	3000
									80	61773	3000
									120	61775	■
16.0	± 0.8	4.5	25.0	± 0.9	16	48	80	0.37	20	61776	■
									40	61777	■
									80	61778	■
									120	61779	■
18.0	± 0.8	6.0	30.0	± 0.9	16	48	100	0.50	20	61780	2000
									40	61781	2000
									80	61782	2000
									120	61784	■
19.0	± 0.8	6.0	31.0	± 0.9	16	48	100	0.60	20	61785	■
									40	61786	■
									80	61787	■
									120	61788	■
25.0	± 1.0	6.0	37.0	± 1.1	16	48	140	0.73	20	61789	■
									40	61790	■
									80	61791	■

Inpräntad märkning

TRELLEBORG - VOLUKLER - EN 1360/1 - ND - 16 bar - Ω - quarter/year

