



Trelleborg

Brawler HPS Soft Ride



**SOFT
RIDE**



Schonung von Mensch und Maschine

Der Brawler HPS Soft Ride von Trelleborg ist der laufigste Reifen der Brawler-Reihe und wurde für den harten Einsatz in der Recycling- und Abfallwirtschaft entwickelt. Die Soft Ride Gummimischung in Kombination mit den einzigartigen elliptischen Seitenwandöffnungen des Brawler sorgt für eine höhere Stoßdämpfung und geringere Vibrationen, für den bestmöglichen Schutz der Fahrer und Maschinen. Der Brawler HPS Soft Ride verbindet die Robustheit eines traditionellen Vollreifens mit dem Fahrkomfort eines gefüllten Luftreifens.



**OPTIMALE
KOSTEN-NUTZEN-BILANZ**



**MAXIMALE
MASCHINEN-
NUTZUNGSZEIT**




**ERHÖHTE
SICHERHEIT**



**REDUZIERTER
UMWELTAUSWIRKUNGEN**

Vibrationen & Fahrkomfort - Index


Je geringer desto besser

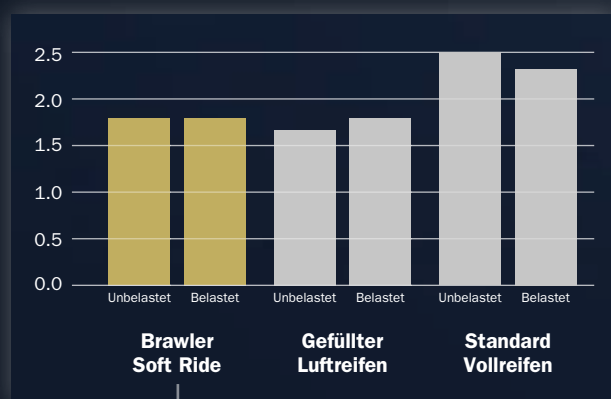

**-30%
Vibration**

Einfederung - statischer Test

VERFORMUNG (mm) bei variabler Belastung

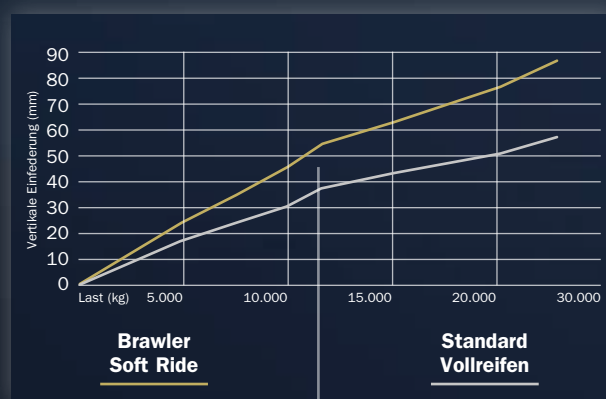

**+40%
Einfederung**

Getestet nach ISO 5008

Brawler HPS Soft Ride

**SOFT
RIDE**



**SCHWINGUNGSDÄMPFENDE
KONSTRUKTION**
Verbesserter Fahrkomfort



**SCHNITTFESTE
GUMMIMISCHUNG**
Schutz vor Schäden



**ELLIPTISCHE
ÖFFNUNGEN**
Erhöhte Einfederung



**EXTRA TIEFES
LAUFFLÄCHENPROFIL**
Verlängerte Lebensdauer



HPS SOLIDFLEX TRAKTION

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Standardfelge	OD [mm]*	SW [mm]*	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit bei 10 Km/h (Kg)
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1.340	446	155	8.805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1.495	527	188	12.155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1.630	606	216	15.320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1.715	718	236	18.295
29.5-25 *		25.0-25	1.845	761	264	22.540

* Auch als Standardversion erhältlich



HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Standardfelge	OD [mm]*	SW [mm]*	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit bei 10 Km/h (Kg)
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1.340	446	155	8.805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1.495	527	188	12.155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1.630	606	216	15.320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1.715	718	236	18.295
29.5-25 *		25.0-25	1.845	761	264	22.540
18.00-33		13.0-33	1.831	457	216	12.000

* Auch als Standardversion erhältlich



HPS SMOOTH

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Standardfelge	OD [mm]*	SW [mm]*	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit bei 10 Km/h (Kg)
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1.495	527	188	16.210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1.630	606	216	20.425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1.715	718	236	24.390
29.5-25 *		25.0-25	1.845	761	264	30.050

* Auch als Standardversion erhältlich



Unsere Website

Folgen Sie uns



Yokohama TWS Germany GmbH
Siemensring 44 F | 47877 Willich | Germany
tws.wil.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz
tws.ch.info@yokohama-tws.com

www.yokohama-tws.com