



# Brawler HPS Skid Steer

## PREMIUM VOLLGUMMI

Der Brawler HPS (High Performance Solid) Skid-Steer-Reifen wurde für extreme Einsatz-Bedingungen entwickelt, z. B. in Schrott- Recyclingzentren, in Müllumschlagstationen und im Tage- bzw. Bergbau.

Der Brawler HPS Solidflex zeichnet sich durch elliptische Öffnungen aus, die ein komfortables Fahrverhalten und damit eine geringere Material- und Fahrerermüdung ermöglichen.

### Hauptvorteile

- Ausgezeichnete Traktion
- Langlebige schnittfeste Gummimischung eliminiert Ausfallzeiten aufgrund von Stichverletzungen und Schnitten in der Seitenwand
- Auf Flachbettfelgen gepresst
- Das tiefe Stollenprofil bietet dreimal mehr Verschleißgummi als ein Luftreifen
- Die Basis aus Stahl sorgt für eine feste Verbindung mit der Felge




HPS Solidflex  
Traktion

HPS Solidflex  
Profillos

HPS  
Profillos

### Einsatzbereiche

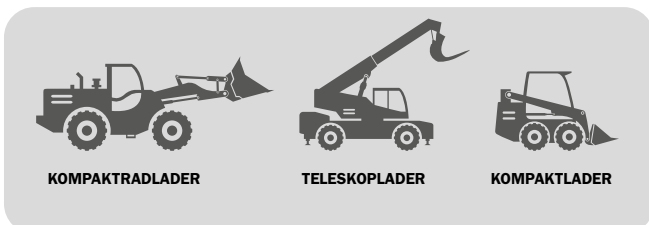

KOMPAKTRADLADER

TELESKOPLADER

KOMPAKTLADER

### Reifenmerkmale



ELLIPTISCHE  
ÖFFNUNGEN\*



SCHNITTFESTE GUM-  
MISCHUNG



DURCHSTICH-  
FEST

\*nur für Solidflex-Reifen erhältlich

# Brawler HPS Skid Steer

PREMIUM VOLLGUMMI

## HPS SOLIDFLEX TRAKTION

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Standardfelge (zulässig)	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
30x10-16	10-16.5	6.00-16	759	236	44	3.000
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	2.815
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	284	56	2.970
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	3.310
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1.015	356	94	4.955

## HPS SOLIDFLEX PROFILLOS

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Standardfelge (zulässig)	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	2.815
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	284	56	2.970
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	3.310
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1.015	356	94	4.955

## HPS PROFILLOS

Reifengröße	Alternative Luftreifengröße	Standardfelge (zulässig)	Außendurchmesser [mm]	Querschnittsbreite [mm]	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit 10 km/h [kg]
31x10-20	10-16.5	7.5-20	785	254	41	3.755
33x12-20	12-16.5	7.5-20	840	305	56	3.960
36x14-20	14-17.5	7.5-20	915	356	71	4.415
40x14-20	15-19.5	10.0-20	1.015	356	94	6.605



Yokohama TWS Germany GmbH  
Siemensring 44 F | 47877 Willich | Germany  
tws.wil.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH  
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria  
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH  
Bertiswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Schweiz  
tws.ch.info@yokohama-tws.com  
www.yokohama-tws.com

Folgen Sie uns

