

TM2000. Veredelt Ihre Landwirtschaft.



Laden Sie die App kostenlos herunter




Tire iBrochure

TM2000

Radialreifen für Erntemaschinen. Ergebnis hochentwickelter Trelleborg Landwirtschaftsreifen-Technologie.

Hohe Tragfähigkeit, durch einen stabilen Karkassenaufbau und eine große Stollenbreite.

Widerstandsfähiger Radialreifen mit maximaler Zuverlässigkeit bei allen Einsätzen und unter allen Bedingungen.

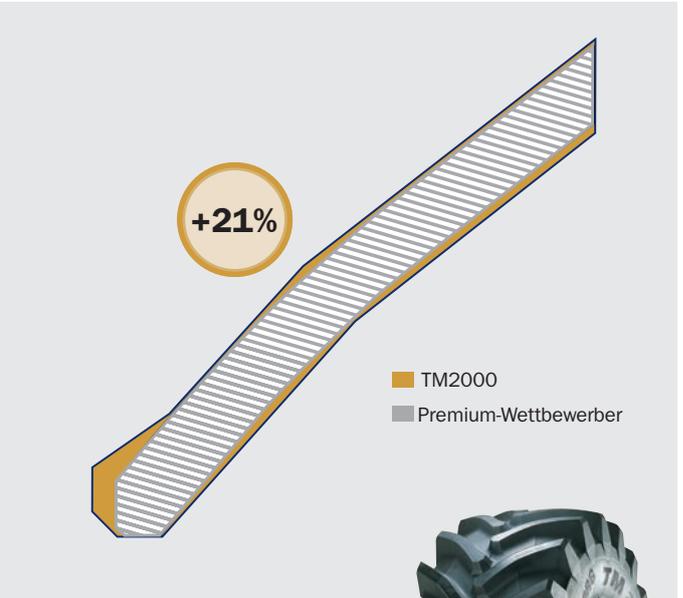

Reifengröße	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Standardfelge	Zulässige Felgen	Reifenart	Schlauch
620/75R26 166A8 (23.1R26)	TM2000	633	1590	716	4850	750	DW20B		SCHLAUCHLOS	
650/75R32 172A8 (24.5R32)	TM2000	662	1817	805	5495	825	DW20B		SCHLAUCHLOS	24.5-32
710/75R32 177A8	TM2000	735	1850	830	5595	875	DW23B	DW21B	SCHLAUCHLOS	30.5-32
800/65R32 178A8 (30.5LR32)	TM2000	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	SCHLAUCHLOS	30.5-32
900/60R32 181A8	TM2000	890	1900	855	5765	925	DW30B	DW27B - DW28B	SCHLAUCHLOS	30.5-32



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH
 Helmholtzstraße 1, D-64711 Erbach, Germany
 Auftragsannahme und Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz
 Tel.: +49 6062 8095 800 Fax: +49 6062 8095 700
 E-Mail: info.tws.de@trelleborg.com
 www.trelleborg.com/wheels/de

