



TRELLEBORG

Trelleborg



# MPT100 Der vielseitige Hochleistungsreifen


Der MPT100 ist der neue Trelleborg Stahlgürtelreifen für Mehrzweck-Off-Road-Trucks. Er zeichnet sich durch seine hohe Verschleißfestigkeit, seine Fahrstabilität und den Fahrkomfort auf der Straße und im Gelände aus. In der Praxis sorgt die Gestaltung seiner Lauffläche für eine große Aufstandsfläche und eine hervorragende Traktion.




Gedruckt auf  
Recyclingpapier

# Leistungsreifen


- 1** Der breite Stollenkopf maximiert die Straßenleistung und Verschleißfestigkeit

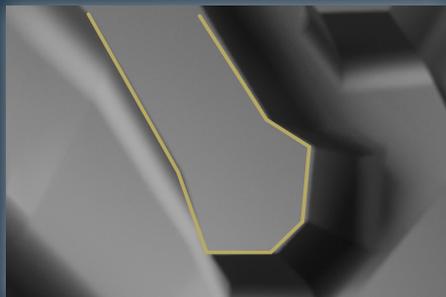


- 3** Schollenbrecherkanten sorgen für eine exzellente Selbstreinigung

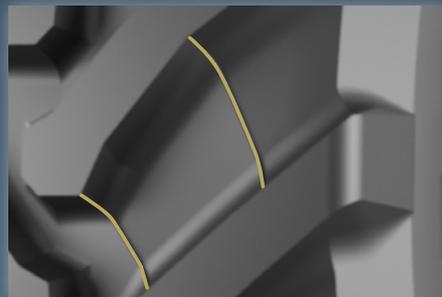


- 2** Die flachere Reifenkrone verbessert die die Aufstandsfläche und die Fahrstabilität des Reifens

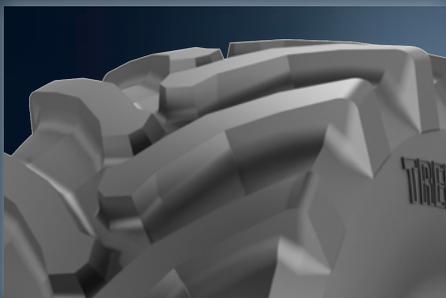

- 4** Vergrößerte Stollenwinkel minimieren Reifenvibrationen und verbessern das Fahrverhalten

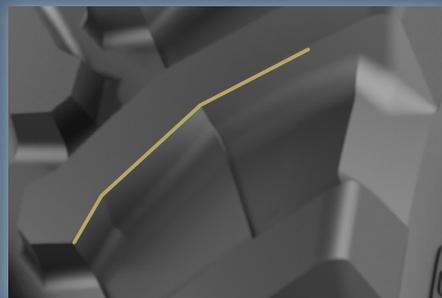

- 5** Die extrabreite Lauffläche sorgt für eine verbesserte Fahrstabilität und eine höhere Verschleißfestigkeit

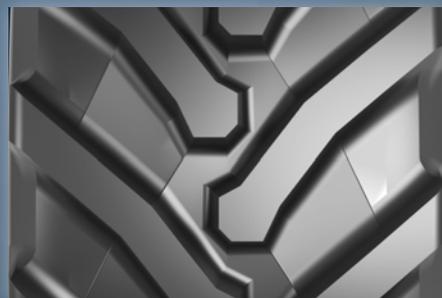

## MPT100

Reifengröße	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Standardfelge	Zulässige Felge	Typ
425/75R20 158G TL	MPT100	435	1150	515	3460		13	11 - 11SDC - 13SDC	Schlauchlos
405/70R20 136G TL	MPT100	420	1065	485	3215		11	13 - 11SDC	Schlauchlos
445/65R22.5 160G TL	MPT100	460	1175	535	3560		14.00		Schlauchlos



Unsere virtuelle Ausstellung



Unsere Webseite

Folgen Sie uns

