



Övriga produkter

Trelleborg Industriförnödenheter erbjuder ett brett sortiment av profiler, lister, fendrar, takstosar med mera. För branscher inom verkstad- och byggnadsindustrin.



I vår produktkatalog finner du vår standardsortiment av dess produkter.

Utöver detta sortiment kan vi erbjuda speciallösningar efter ditt behov. Det kan vara lister med kundspecifika mått eller gummimaterial. Nytt material tillkommer ständigt så tveka ej att fråga.

BENÄMNING	SIDA
CELLGUMMILISTER	
KRONLIST	368
CELLGUMMILIST	368
D - LIST	369
SVAMPGUMMILIST	369
CLIPSPROFILER	
CLIPSPROFILER	370
GUMMILISTER	
O - LIST MED FÄSTLÄPP	371
KAPELLSTRÄCKARE	371
FENDRAR	372
KABELBRYGGA	373

KRONLIST

ÖVRIGA PRODUKTER
Cellgummilister

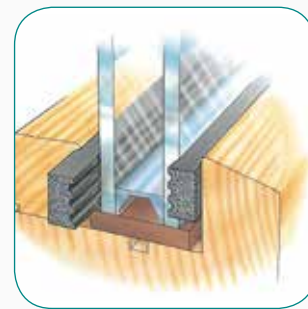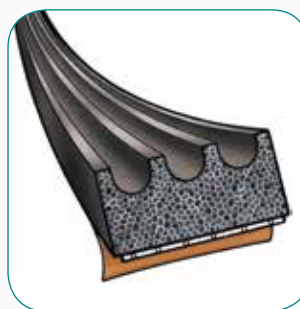

Användningsområde

Används som glasningslist vid montering av isolerrutor. Används med eller utan toppförsegling enligt MTK's monteringsföreskrifter.

Teknisk beskrivning

Material: EPDM, Svart.

Bredd mm	Höjd mm	Leveranslängd m	Artikel nummer
9	3	100	S1670510
10	5	100	S1670540
15	4	100	S1670550
15	8	50	S1670560
20	4	50	S1670570

CELLGUMMILIST

ÖVRIGA PRODUKTER
Cellgummilister



Användningsområde

Generell tätningslist, som kan används vid en rad olika applikationer.

Egenskaper

- Slutna celler.
- Yta med hud.

Teknisk beskrivning

Material: EPDM, svart.

Temperaturområde: - 10°C till + 100°C.


Övrig information

Andra dimensioner och material kan offereras på begäran.

Bredd mm	Höjd mm	Leveranslängd m	Artikel nummer
20	15	100	S1670470

D - LIST

ÖVRIGA PRODUKTER
Cellgummilister

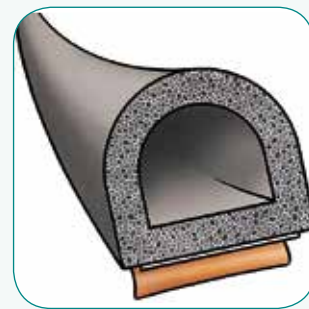

Användningsområde

Lämplig som tätninglist där stora variationer på springor förekommer.

Egenskaper

■ Fäster bra på de flesta underlag, ex. trä, plåt och metall.

Teknisk beskrivning

Material: EPDM, svart.

Fästmaterial: Glasfiberarmerad tejp.

Övrig information

Andra dimensioner och material kan offereras på begäran.

Bredd mm	Höjd mm	För springor mm	Leveranslängd m	Artikel nummer
8	6	3,0 - 5,0	2 x 50,0	S2886390
14	12	5,0 - 10,0	2 x 37,5	S2886380
21	17	8,0 - 15,0	2 x 25,0	S2886400

SVAMPGUMMILIST

ÖVRIGA PRODUKTER
Cellgummilister

Användningsområde

Generell tätninglist, som kan används vid en rad olika applikationer.

Egenskaper

■ Öppna celler, beklädda med hud på alla sidor.

Teknisk beskrivning

Material: EPDM, svart.

Hårdhet: 20 ° IRHD.

Temperaturområde: - 40 °C till + 120 °C.


Övrig information

Andra dimensioner och material kan offereras på begäran.

Bredd mm	Höjd mm	Leveranslängd m	Artikel nummer
20	4	50	S1108077
30	5	50	S1108100
10	7	100	S1108118
10	10	100	S1108150
12	10	50	S1108168
15	10	50	S1108176
20	10	50	S1108184
25	10	25	S1108192
20	15	50	S1108217
25	15	25	S1108225

CLIPSPROFILER

ÖVRIGA PRODUKTER
Clipsprofiler

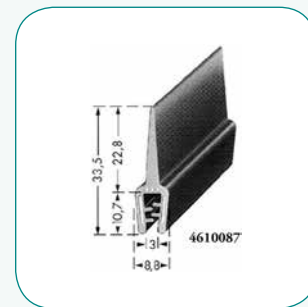





Användningsområde

Tätninglist och plåtskoning för plåtkanter etc.

Teknisk beskrivning

Material: EPDM, svart.

Profil nr	Kant tjocklek mm	Leveranslängd m	Artikel nummer
10015	1 - 4,0	25	S534636
10002A	1 - 3,5	25	S199448
10026A	1 - 2,5	50	S719997
10026B	3 - 5,0	27	S2251180
10329	1 - 3,0	30	S1525960
4610087	1 - 3,0	50	S1525980

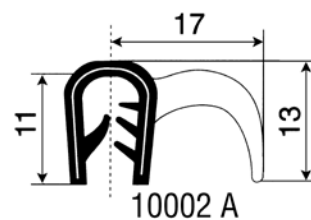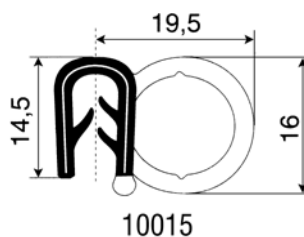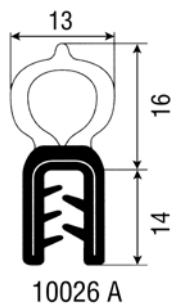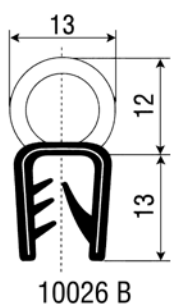


O - LIST MED FÄSTLÄPP

BILD SAKNAS PÅ STORA PROFILEN

ÖVRIGA PRODUKTER

Gummilister

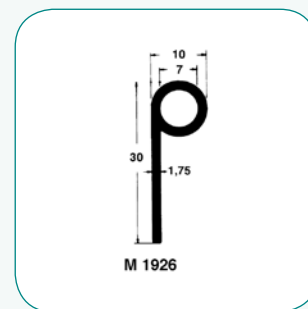

Användningsområde

Tätningprofil för växthus, fönster och dörrar etc..

Teknisk beskrivning

Material: EPDM, svart

Profil nr	Vikt kg/100 m	Leveranslängd m	Artikel nummer
Slangprofil, EPDM, svart			
M 1926	10	100	S71373
Växthusprofil, EPDM, svart			
	19	50	S196659

KAPELLSTRÄCKKARE

ÖVRIGA PRODUKTER

Gummilister



Användningsområde

Produktens användningsområde är oändliga. Dess enda begränsning är fantasin.

Teknisk beskrivning

Material: NR, svart.

Hårdhet: 50° IRHD.

Densitet: 1,15 g/cm³.

Dragbrottgrens: 12,1 Mpa.

Brottöjning: 510%.

Rivhållfasthet: 97 N/2,5 mm.

Töjning: 2,5 Mpa: 190 %.

Övrig information

Dragprov: Belastning till brott 460 N. Andra längder kan offereras på begäran.

Färg	Leveranslängd m/fpk	Artikel nummer
Svart	10	S2886500

FENDRAR

ÖVRIGA PRODUKTER
Gummilister

Användningsområde

Påkörningsskydd för lastbryggor, lastfordon etc.

Teknisk beskrivning


Material: EPDM, svart.

Hårdhet: 60 ±5° IRHD.

Övrig information

Levereras utan förborrade hål eller fästansordningar. Andra dimensioner offereras på begäran.

Bredd mm	Höjd mm	Godstjocklek mm	Leveranslängd m	Artikel nummer
120 ± 4.0	95 ± 4.0	17 ± 1.6	4,0	S197822
60 ± 2.5	50 ± 2.5	10 ± 1.0	4,0	S197860
105 ± 4.0	60 ± 4.0	20 ± 2.0	3,6	EME64300305112
80 ± 4.0	50 ± 4.0	15 ± 2.0	3,6	S197840

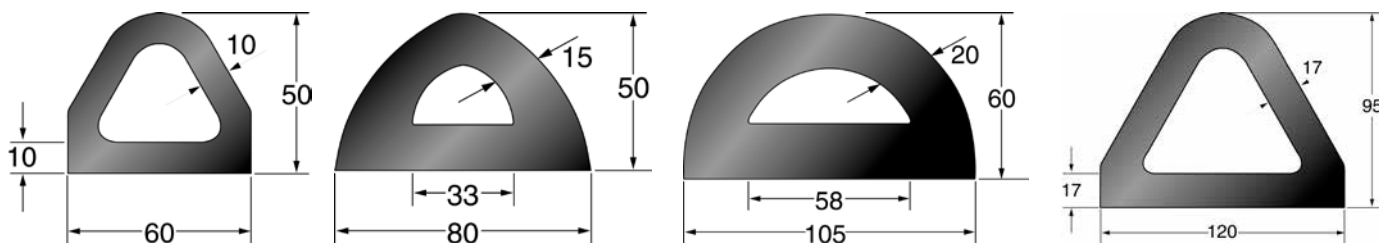

KABELBRYGGA

ÖVRIGA PRODUKTER
Gummilister

Användningsområde

Överkörningskydd för kabel, slang etc.

Teknisk beskrivning

Material: EPDM, svart.
Hårdhet: 70 ±5° IRHD.

Benämning	Leveranslängd m	Artikel nummer
För enkel kabel	4	S1456330
För dubbel kabel	4	S1526220

