



Rollin® MPR40


关键特性

- 改进型的回弹和减震吸收能力
- 柔软易处理的特性方便开机
- 优秀的网点还原和综合印刷能力
- 加强的抗冲击能力
- 优秀的耐印力

主要应用

商业印刷

厚度：1.96毫米

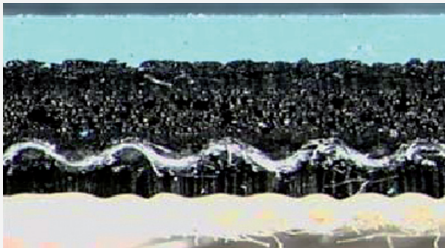

Rollin MPR40

✓ 参数指标

油墨适性	传统油墨
橡胶表面颜色	浅蓝色
厚度（毫米）	1.96
平均载荷量 N/cm2 0.23mm凹痕	250
表面粗糙度（Ra micro）	0.6
最大线性伸长（%）	<0.9
抗拉伸强度（N/mm）	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	否
附加信息	
油墨转移	适合传统油墨或与UV油墨两用的高端商业印刷客户



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183/ 5131 3157