




关键特性

- 特别为UV印刷而设计的橡皮布
- 极强的抗UV化学品腐蚀的能力
- 适用于高质量印刷
- 很好的抗冲击能力
- 适合包装的纸张纸板印刷

主要应用

商业、包装和金属印刷

厚度：1.96 / 1.98毫米

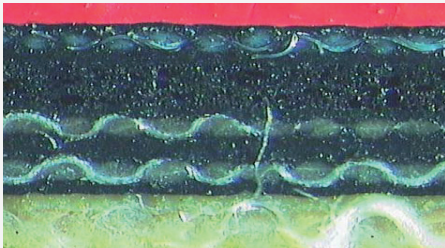

Vulcan Uvr

✓ 参数指标

油墨适性	UV油墨
橡胶表面颜色	红色
厚度 （毫米）	1.96
平均载荷量 N/cm2 0.20mm凹痕	140
表面粗糙度 (Ra micro)	0.8
最大线性伸长 (%)	<2
抗拉伸强度 (kgf/cm)	>58
底布加强 - 防水/溶剂性能	否
附加信息	
应用	商业和包装印刷



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

Youtube: youtube.com/user/PrintingInsights

Call us +86 21 5131 3183 / 5131 3157