

Rollin® T500


使用用途

- ビジネスフォームUV印刷及びUVラベル印刷用

特徴

- 厚み精度を高める事により、安定した印刷品質を確保。
- UV耐性の向上により長期にわたる網点再現性を確保。
- 印刷時の安定性と交換時の剥離性を重視した糊仕様。
- 圧縮性及びUV耐性の向上によりロングラン及び小ロット多品種の印刷に対応。

断面図

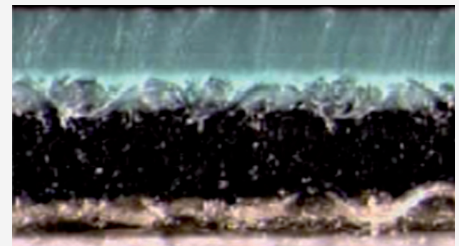

仕様

- | | | | |
|---------|----------------------------|-------------|--------------|
| • 表面ゴム色 | : 緑色 | • インク適性 | : UV専用 |
| • 公称厚み | : 0.95mm | • 表面粗度 (Ra) | : 0.6~0.8 μm |
| • 圧縮性 | : 300N/㎠ (0.10mm印圧時の平均荷重値) | | |

ユーザーレビュー

- ベタ部ゴミ乗り少ない。
- 網点再現性良い。
- PS版への影響が他社と比較して少ない。
- 膨潤少。（400,000f進行）
- 洗浄性良し。



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

YouTube: youtube.com/user/PrintingInsights

日本トレルボルグシーリングソリューションズ株式会社
プリンティングブランケット事業部
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP 204号
TEL : 044-850-3010 FAX : 044-850-3012