

Rollin® ウィッシュユ


使用用途

- 枚葉印刷機全般

特徴

- 紙粉が洗浄しやすい。
- 洗浄後の立ち上がりが早い。
- 耐摩耗性、耐スマッシュ性に優れる。
- ヘタリが少ない。


断面図

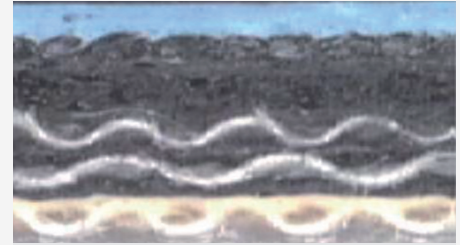

仕様

- | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
| • 表面ゴム色 | : 水色 | • インキ適合性 | : 油性 • UV兼用 |
| • 表面粗度 (Ra) | : 0.5~0.8 μ m | • 全体硬度 (shore A) | : 78° |
| • 公称厚み | : 1.95mm | • 実測厚み | : 1.95 $\pm$ 0.02mm |

(特性レーダーチャート)

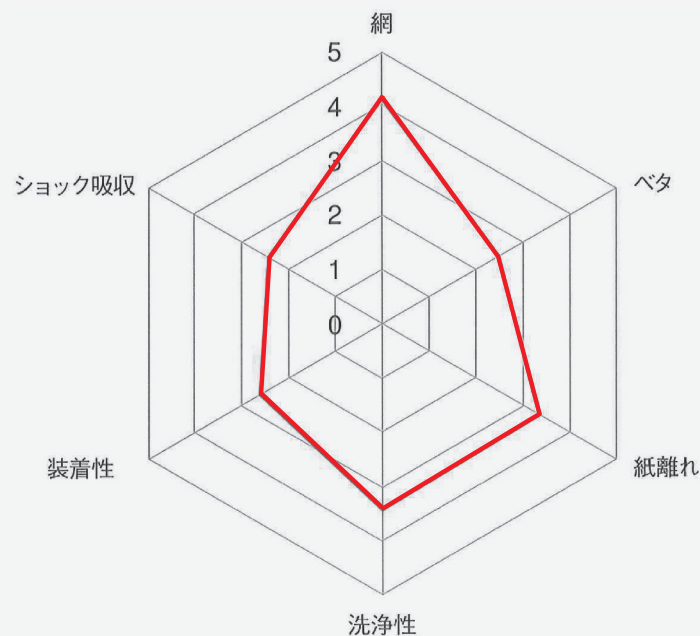



WWW.TRELLEBORG.COM/PRINTING

For more information:

Visit us: www.trelleborg.com/printing

Email us: printing@trelleborg.com

Twitter: twitter.com/PrintingInsight

YouTube: youtube.com/user/PrintingInsights

日本トレルボルグシーリングソリューションズ株式会社
プリンティングブランケット事業部
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP 204号
TEL : 044-850-3010 FAX : 044-850-3012