

UVI

ベタの着肉に優れ、インキ転移性と紙離れのバランスの良さも好評。
エッジピックのトラブルを軽減し、水無しUV印刷にも適しています。

共栄商事 株式会社

現在 小森G 640 ニスコーラーを保有し、クリアファイルを中心に日本全国の様々な大企業から
販促グッズの製造を手掛ける共栄商事株式会社様に、弊社UV用製品のUVIについて、
お話を伺いました。

社名 共栄商事株式会社

創業 昭和51年9月


所在地 〒583-0876 大阪府羽曳野市伊賀1-14-1

取扱い品目 クリアファイル、クリアケース、
ギフト&販促物の製造及び販売

『厚物のシートなど印刷条件として厳しい環境…でも』

Q “UVI”ブランケットを採用された経緯を教えて下さい

A クリアファイル印刷を中心に厚物のシートなど印刷条件として厳しい環境において従来は国産メーカー品を使用していましたがブランケット上のインキ残りが多く、型がどうしても残り易く、殆どのメーカーをテストしましたが、取引資材メーカーの営業さんから 是非、試して欲しいと自信を持って薦められたのがキッカケです。

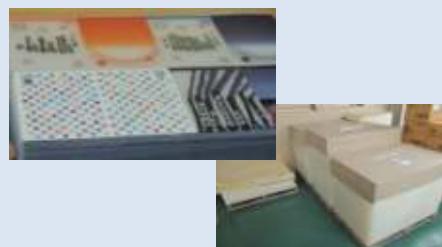

『同業のオペレーターさんにも強くおススメしたい』

Q “UVI”の使用感、メリットはどんなところでしょうか？

A “UVI”を使用して特に実感したのは、温度変化に強く、冷え込んだ朝の機械立ち上げ時でも非常にスムーズにインキ転写できることです。見当性は抜群のものがあります。

弊社ではクリアファイル、厚みで言うと0.6mmや0.75mm程度の厚いシートを印刷することが常です。静電気の対策や、空調管理、メンテナンスも紙への印刷以上に気を使います。そのため温度変化、静電気に影響を受けにくい、且つ型残りに強いUVブランケットをずっと探していました。それがまさに“UVI”でした。



特にUV印刷でもフィルム系の印刷で困っている同業のオペレーターさんにも強くおススメしたいですね。業者の方が自信を持って紹介に来られた理由がよくわかります。

Q 貴社の強み、PRポイント、これからの展開を教えて下さい

A UVニスコーラーも使用していますが、さらにニス加工の付加価値を高めた販促物を今後も作っていく予定なので、業者の方にも情報を頂きながら品質向上を計りたいと考えております。



日本トレルボルグ ソリューションズ 株式会社

プリントイングブランケット事業部

〒243-0801 神奈川県厚木市上依知1259-4

TEL 046-204-0521 / FAX 046-204-0531