



特瑞堡 印刷解决方案

Vulcan Master 火神“大师”橡皮布介绍

July 2015

Vulcan Master 火神“大师”橡皮布



火神“大师”印刷橡皮布

技术创新，全力出击，大师级的演绎，大师级的应用

关键特性

- 气垫层封孔设计、超长耐印力、减少纸边痕
- 底布防水和溶剂、适用于苛刻印刷环境
- 高质量印刷、挑战精细网点
- 稳定的厚度控制和工艺处理、极少厚度流失
- 极佳的表面研磨、完美的纸张剥离性能
- 出色的清洗能力
- 超高性价比

主要应用

商业和包装平版胶印

厚度: 1.96毫米



Vulcan Master

参数指标

油墨适性	传统油墨
橡胶表面颜色	蓝色
厚度 (毫米)	1.96
平均载荷量 N/cm ²	0.23mm凹痕
表面粗糙度 (Ra micro)	1.0
最大线性伸长 (%)	<0.9
抗拉伸强度 (N/mm)	>60
底布加强 - 防水/溶剂性能	是
附加信息	
橡皮布结构	稳定的骨架和精细的表面研磨造就一款质量稳定的橡皮布

倾力推出 全新出品

高稳定性

持久耐用

真实还原

更易清洗

降低成本

高性价比


欧洲技术

国际标准




Vulcan Master 火神“大师”橡皮布

Vulcan Master 橡皮布结构示意图

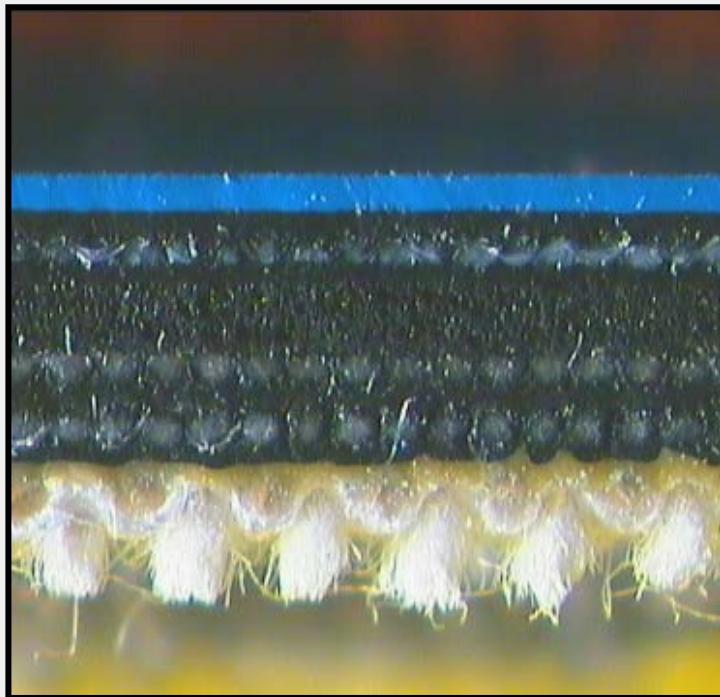

Vulcan Master 橡皮布气垫层放大图

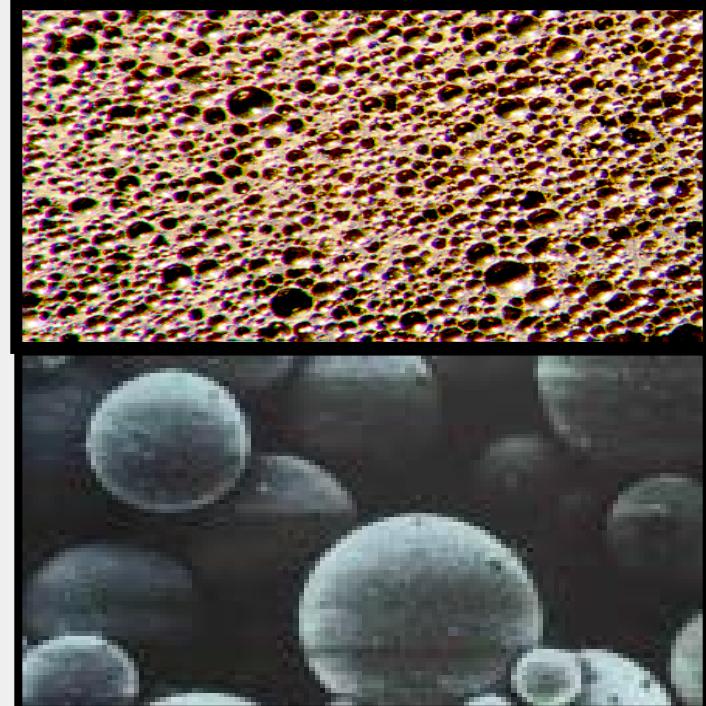


- 特瑞堡集团最新推出的高质量封孔气垫的四层橡皮布。质量优于同价位竞争对手。
- 特殊工艺造就非常稳定的骨架，将橡皮布的沉降塌缩减至最低.
- 保持稳定的厚度，减少纸边痕，保证高耐印力，降低成本。




TRELLEBORG

Vulcan Master 火神“大师”橡皮布

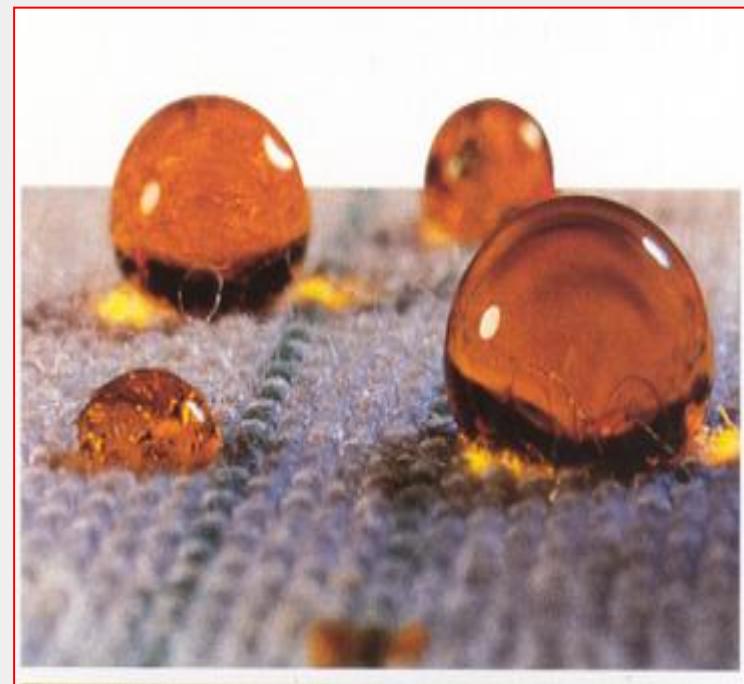

- 经特殊处理非常坚固的布基减少拉伸，适合高速印刷机和超大幅面印刷机。
- 防水、防溶剂的底布减少溶剂的渗入所造成的橡皮布溶胀，延长使用寿命。

Vulcan Master 火神“大师”橡皮布

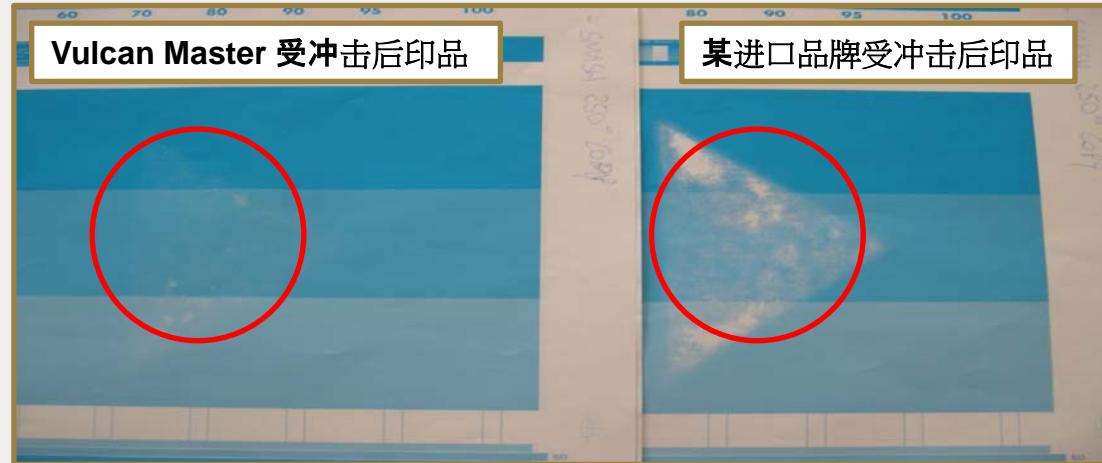

- 气垫层封孔设计，超长耐印力，减少纸边痕。
- 特殊面胶经极佳的表面研磨、挑战精细网点。
- 完美的纸张剥离性能并具有出色的清洗能力。
- 出色的抗冲击能力减少停机、纸边痕，降低成本。

Vulcan Master 火神“大师”橡皮布

2015年7月8日隆重推出市场。

价格

售价为人民币含税470元/平方米。

接订单后3-7个工作日。

如有疑问请联系我司销售人员。

