

**Hohe Leistung –
maximale Funktion**

L2218 Überschlagdichtung

VORTEILE

- großzügig im Toleranzausgleich
- satter Anschlag
- sicher im Falz positioniert

DESIGN & FUNKTION

Das Zusammenspiel dreier Komponenten erzeugt hier höchste Funktionalität:


Der geschäumte Zellkern im Dichtungskopf gleicht Toleranzen aus. Die Faltgeometrie sorgt für einen perfekten Anschlag. Die weiche Spitze am Fuß und der harte, vorgespannte Rücken der Dichtung bewirken eine dauerhaft sichere Positionierung und einen geraden Stand im Falz.

FARBEN* | RAL-ähnlich

RAL 9016	RAL 8014
RAL 7040	RAL 1001
RAL 9011	

* weitere Farben auf Anfrage

EINBAUSITUATION

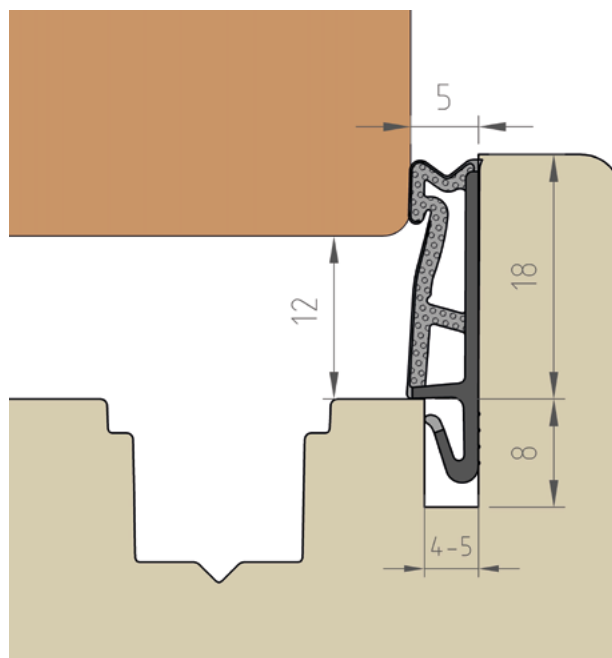

PRODUKT INFORMATION

■ Werkstoff:	TSP Last/Foam
■ Falzhöhe:	18 mm
■ Anschlagluft:	5 mm
■ Nutbreite:	4 - 5 mm
■ Nuttiefe:	8 mm
■ VE/Karton:	120 m
■ VE/Palette:	3600 m
■ Mindestabnahme:	1 VE/Karton