

HITRI NAPOTKI ZA UPORABO PAKERJEV SAVA

Korak 1



POSTOPEK
Izberite ustrezen tip in velikost pakerja SAVA.

OPOZORILO
Ko izbirate paker SAVA, vedno upoštevajte tabelo tehničnih podatkov ter zahtevani tip pakerja SAVA.

Korak 2



POSTOPEK
Preglejte in pripravite na mestu sanacije: vir zraka, paker, regulator in dovodne cevi.

OPOZORILO
Paker SAVA in ostalo opremo pred uporabo temeljito preglejte. Uporaba poškodovanega izdelka ali opreme je nevarna. Poškodovane izdelke ali opremo je treba odstraniti in zamenjati.

Korak 3



POSTOPEK
Očistite cev, v kateri bo potekala sanacija.

OPOZORILO
Še tako majhni ostri delci, ki v cevi ostanejo po neustreznem čiščenju, lahko trajno poškodujejo paker SAVA.

Korak 4



POSTOPEK
Povežite vir zraka in regulator na paker SAVA ter paker napihnite, da zavzame svoj osnovni položaj - je cilindrične oblike, vendar NI raztegnjen.

OPOZORILO
Za polnjenje pakerja SAVA vedno uporabljajte regulator ustreznega tlačnega razreda. Varnostni ventil regulatorja mora popolnoma ustrezati delovnemu tlaku v pakerju.

Korak 5



POSTOPEK
Na paker SAVA namestite zaščitno folijo.

OPOZORILO
Zaščitna folija mora biti preko celotne površine pakerja enakomerno nameščena. Odsvetujemo, da na paker nanašate kakršnokoli mast, ker paker nanjo mogoče ni odporen!

Korak 6



POSTOPEK
Na zaščiteni paker SAVA nanesite vlakna s smolo.

OPOZORILO
Upoštevajte navodila za uporabo smol za sanacijo cevodvodov.

Korak 7



POSTOPEK
Paker SAVA vstavite v cev.

OPOZORILO
Ko paker SAVA vstavljate v cev, poskrbite, da se njegova s smolo prevlečena površina na vleče po cevi. Paker SAVA položite vodoravno na sredino preseka cevi. Upoštevajte spodnja navodila za vstavljanje pakerjev.


Korak 8



POSTOPEK
Paker SAVA napihnite do zahtevanega tlaka.

OPOZORILO
Zadrževanje oseb v bližini pakerja SAVA, ki je pod tlakom, je prepovedano! Nikoli ne prekoračite nazivnega delovnega tlaka v pakerju SAVA.

Korak 9

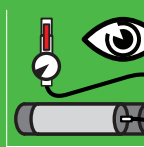

POSTOPEK
Med delom stalno preverjajte tlak v pakerju SAVA.

OPOZORILO
Če opazite, da se je tlak v pakerju SAVA spremenil, ga nastavite na zahtevano vrednost, vendar nikoli ne prekoračite predpisane delovnega tlaka.

Korak 10



POSTOPEK
Po končanem delu sprostite tlak v pakerju in ga odstranite iz cevi.

OPOZORILO
Pred praznjenjem pakerja SAVA sprostite morebiten zastojni tlak. Ne odstranjujte pakerja SAVA iz cevi, dokler ni tlak popolnoma sproščen. Če paker SAVA ni ustrezno zaščiteno, se med sanacijo cevi lahko prilepi na strjeno smolo. Če ga iz cevi odstranite s silo, lahko pride do poškodb izdelka.

Korak 11



POSTOPEK
Izpraznjeni paker SAVA in ostalo opremo po uporabi očistite in shranite skladno z navodili.


OPOZORILO
Upoštevajte navodila za čiščenje in hrambo pakerjev SAVA.

Korak 12



POSTOPEK
Paker SAVA in ostalo opremo natančno preglejte.

OPOZORILO
Poškodovane izdelke ali opremo odstranite iz uporabe in zamenjajte.

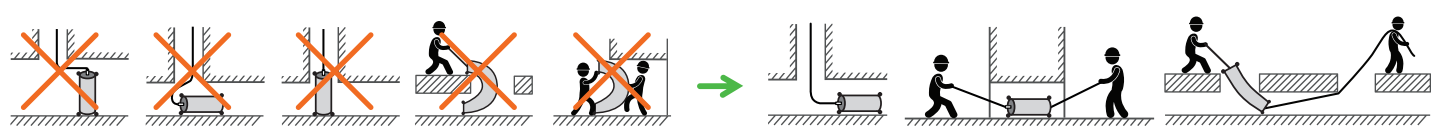


HITRI NAPOTKI ZA UPORABO PAKERJEV SAVA



Neupoštevanje navodil lahko privede do nastanka različnih poškodb. Pred uporabo izdelka preberite tudi daljšo različico navodil za uporabo, ki so na voljo na:



www.savatech.eu/environmental-protection-and-rescue/manuals

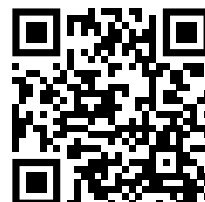

www.savatech.com/manuals



OSEBNA VAROVALNA OPREMA:

Med delom s pakerji SAVA vedno uporabljajte ustrezno osebno varovalno opremo, kot so zaščitna obleka, zaščitna čelada, varovalna očala, zaščitne rokavice, obutev in zaščita sluha.



OPOZORILA:

Temperaturno območje uporabe je od -20 do $+80$ °C. Uporaba izdelka pri temperaturah pod -20 °C, vendar ne pod -40 °C, je omejena na največ 1 uro, pri temperaturah nad $+80$ °C pa na 30 minut, vendar ne sme preseči 100 °C.



Standardna izvedba pakerjev SAVA **NI** primerna za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi.



Uporaba odprtega ognja in kajenje sta med uporabo pakerja SAVA prepovedana.

IZBIRA USTREZNEGA PAKERJA SAVA:

Ko izbirate pakler SAVA, upoštevajte tabele tehničnih podatkov in etikete na izdelkih.



Pakerji SAVA niso odporni na vse vrste kemikalij. Upoštevajte tabelo odpornosti gumenih materialov oz. se o lastnostih izdelka posvetujte s proizvajalcem.

