

Pushfit IC100P

Rask og enkel
montering



Icon Pushfit IC: Innvendig kobling


Denne innvendige koblingen er et godt alternativ til vanlige koblinger når utsiden av røret ikke er "tilgjengelig" eller når røroverflaten er av en type som ikke egner seg for en tradisjonel skjøtemetode. F.eks når røret er kappet jevnt med gulv eller vegg. Produseres i ABS plast og EPDM gummi. Tåler 0,5 bars trykk.

Fordeler

- Trenger ingen verktøy
- Kan enkelt avinstalleres og gjenbrukes
- Passer alle typer rør (PVC, Stål, duktilt etc)
- Helt uavhengig av utvendig mål.
- Ingen utvendig rengjøring.
- Stoppkanten sikrer en rask og korrekt montering.
- Et alternative til standard koblinger.

NRF Nummer	Beskrivelse
210 48 59	ICON PushFit 95 (93-98mm)
210 48 58	ICON PushFit 95-100/110 (93-98/99-103mm)
210 48 56	ICON PushFit 95-150/160 (93-98/148-153mm)
210 48 02	ICON PushFit 100/110 (99-103mm)
210 48 57	ICON PushFit 100/110 - 150/160 (99-103/148-153mm)
210 48 55	ICON PushFit 150/160 (148-153mm)

Enkel installasjon

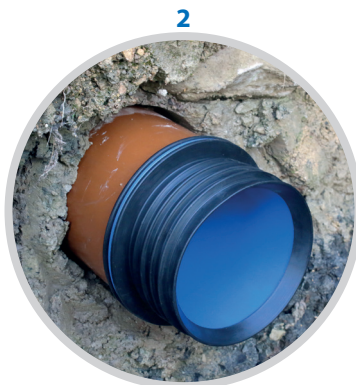

Finnes også i større dimensjoner, da i en mere mekanisk variant. Opp til 600mm Ø.
Ta kontakt om du skulle ha spørsmål.



Trelleborg Pipe Seals Spydeberg AS
Håndverkveien 4, 1820 Spydeberg
Tlf.: 69 83 68 68 - E-post: forshedanorge@trelleborg.com