



# Brawler HPS Harte Jobs, gute Fahrt.



Maximaler Komfort und  
maximale Haltbarkeit



# Schonung von Mensch und Maschine

Brawler HPS Soft Ride Reifen von Trelleborg wurden für höchste Leistung bei anspruchsvollen Einsätzen in der Recycling- und Abfallwirtschaft entwickelt und liefern die sanftesten Fahreigenschaften der Brawler Baureihe.


Die Gummimischung des Soft Ride in Verbindung mit den einzigartigen elliptischen Seitenwandöffnungen

des Brawler sorgt für eine verbesserte Stoßdämpfung und weniger Vibrationen und gewähren so die bestmögliche Schonung für Mensch und Maschinen.

Der Brawler HPS Soft Ride bietet sowohl die Widerstandsfähigkeit eines herkömmlichen Vollgummireifens als auch den Fahrkomfort eines Luftreifens.


## Vibrationen und Komfort – dynamischer Test

GETESTET NACH ISO 5008

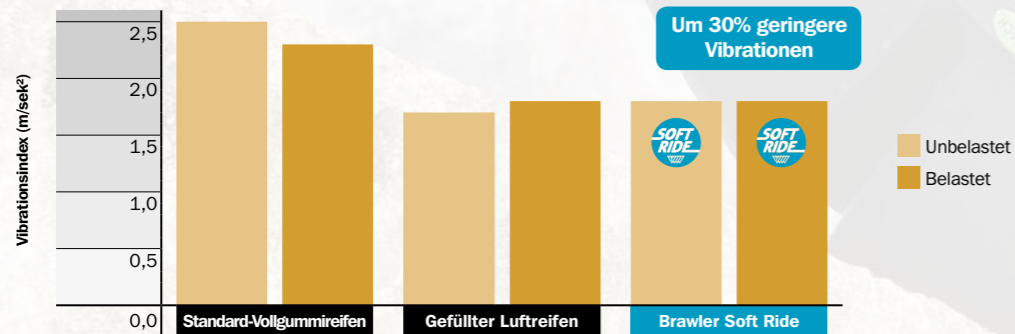

## Einfederung – statischer Test

VERFORMUNG (MM) BEI VARIABLER BELASTUNG

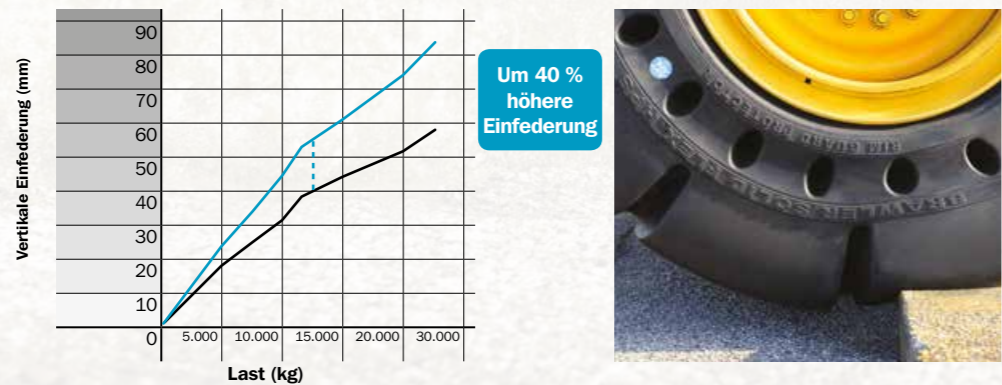

# Brawler HPS Soft Ride



**SCHWINGUNGSDÄMPFENDE KONSTRUKTION**

Verbesserter Fahrkomfort



**SCHNITTFESTE GUMMIMISCHUNG**

Schutz vor Schäden



**ELLIPTISCHE ÖFFNUNGEN**

Erhöhte Einfederung



**EXTRA TIEFES LAUFLÄCHENPROFIL**

Verlängerte Lebensdauer

## Weshalb für Soft Ride entscheiden?



**MAXIMALE WERTSCHÖPFUNG**

Verringerte Einsatzkosten je Stunde



**MAXIMALE BETRIEBSZEIT**

Gesteigertes Leistungsvermögen, wartungsfrei



**ERHÖHTE SICHERHEIT**

Reduzierte Vibrationsbelastungen des Fahrers



**REDUZIERTER UMWELTBELASTUNG**

Schonung von Mensch und Maschine



# Brawler HPS Soft Ride

PREMIUM OTR SOLID



HPS Solidflex  
Traction

HPS Solidflex  
Smooth

## HPS SOLIDFLEX TRACTION

Reifengröße	Alternative Größe	Felgengröße	OD [mm]*	SW [mm]*	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit bei 10 Km/h (Kg)
17,5-25	445/80-25	14.0-25	1340	446	155	8805
20,5-25	525/80-25	17.0-25	1495	527	188	12155
23,5-25	605/80-25	19.5-25	1630	606	216	15320
26,5-25	685/80-25	22.0-25	1715	718	236	18295
29,5-25	-	25.0-25	1845	761	264	22540

## HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Reifengröße	Alternative Größe	Felgengröße	OD [mm]*	SW [mm]*	Profiltiefe [mm]	Tragfähigkeit bei 10 Km/h (Kg)
17,5-25	445/80-25	14.0-25	1340	446	155	8805
20,5-25	525/80-25	17.0-25	1495	527	188	12155
23,5-25	605/80-25	19.5-25	1630	606	216	15320
26,5-25	685/80-25	22.0-25	1715	718	236	18295
29,5-25	-	25.0-25	1845	761	264	22540

**Anmerkungen: Die Profiltiefe bei glatten Reifen gibt den nutzbaren Gummi an.**

**Alle Brawler™ HPS Reifen sind sowohl als Komplettrad als auch als Einzelreifen erhältlich.**

**OD: Overall Diameter = Gesamtdurchmesser**

**SW: Section width = Querschnittsbreite**



## TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH  
Helmholtzstraße 1, 64711 Erbach, Germany  
Telefon: +49 6062 8095 800 | E-Mail: info.tws.de@trelleborg.com  
www.trelleborg.com/wheels