

TM800. Enriquece tus cultivos.



TM800. Calidad a primera vista.

TM800. El neumático agrícola radial que domina todo tipo de suelos.

Excelente tracción, alta capacidad de carga a altas velocidades, reducida compactación del suelo, comodidad en la conducción y excelente durabilidad en todas las condiciones de trabajo, aumentando al mismo tiempo la productividad de tus operaciones agrícolas.



Impreso en
papel reciclado

Ahorra tu dinero en el campo


La amplia superficie de contacto con el suelo reduce el deslizamiento del neumático y aumenta la tracción, lo que se traduce en un ahorro tanto de dinero como de energía. Además, su mayor superficie garantiza una menor compactación de la tierra mejorando la productividad y rendimiento del cultivo.

Frente a otro neumático competidor premium el area de la huella del TM800 es más grande, tanto a 1,6 bar como a 0,6 bar.



Área de la huella a 1,6 bar

+9,2%

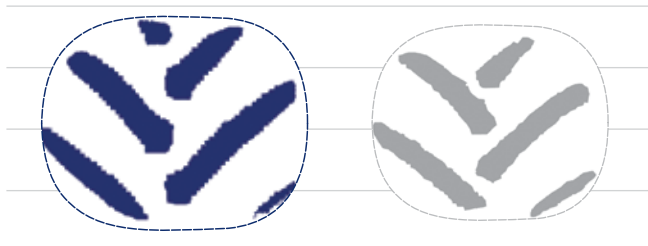


TM800
2.501 cm²

Competidor Premium
2.290 cm²

Área de la huella a 0,6 bar

+5,6%

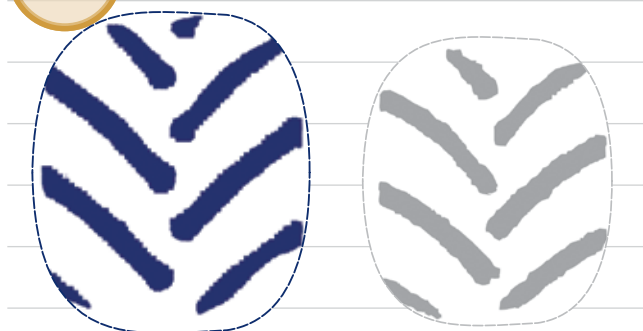

TM800
3.853 cm²

Competidor Premium
3.649 cm²



Condiciones de prueba
Medida de referencia: 650/65R38
Capacidad de carga: 3.000 kg


Excelente autolimpieza

El especial diseño de la banda de rodaje, característico de toda la gama TM de Trelleborg, ofrece a los neumáticos TM800 excepcionales prestaciones de autolimpieza a cualquier presión de inflado. Como resultado,

los neumáticos de esta gama se quedan limpios después de tan solo una vuelta. La capacidad de autolimpieza es un valor añadido que proporciona una mayor capacidad de tracción y garantiza la seguridad en carretera.


AUTOLIMPIEZA

Metros que hay que recorrer para llenar completamente la banda de rodaje de tierra

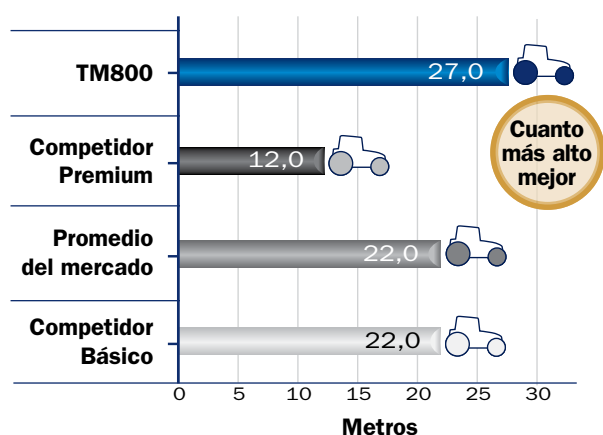

AUTOLIMPIEZA

Vueltas del neumático para descargar la banda de rodaje

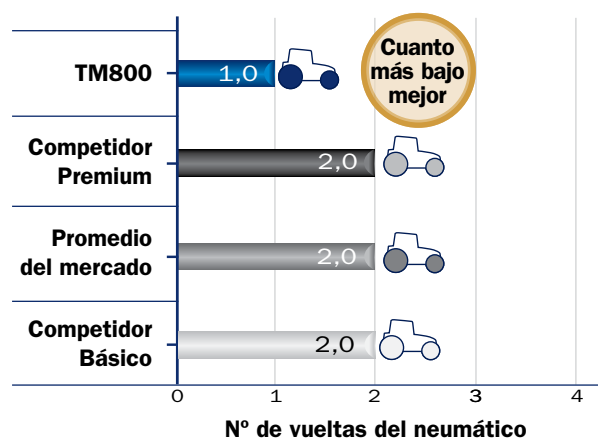


TM800 garantiza una perfecta autolimpieza después de 1 vuelta

Productividad superior, gran ahorro

Las pruebas de arado demuestran que, bajo las mismas condiciones y utilizando las mismas medidas, los neumáticos Trelleborg requieren menos tiempo de trabajo por hectárea que el resto de competidores.

Una productividad agrícola superior da como resultado un excelente ahorro en términos de tiempo de trabajo, consumo de combustible y rendimiento del tractor.

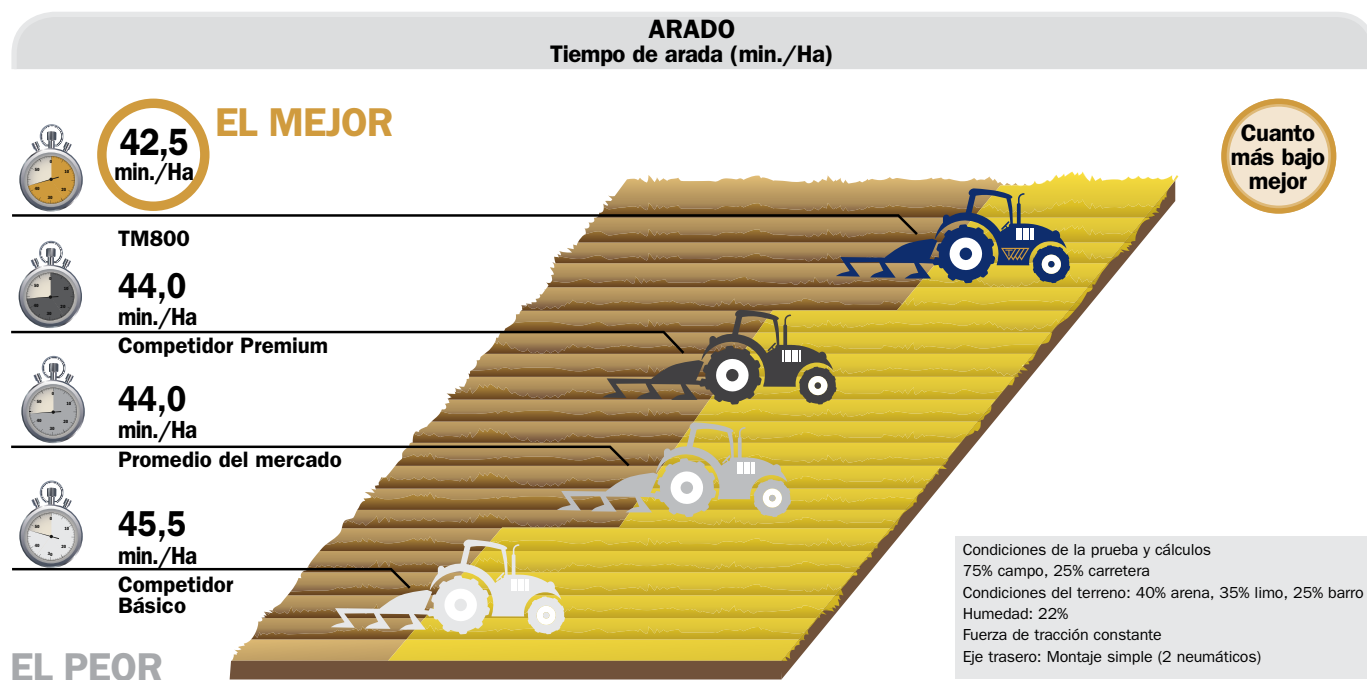

Los beneficios relacionados con el aumento del rendimiento se traducen en una reducción del tiempo de trabajo con importantes ahorros económicos.

TIEMPO PARA ARAR 300 Ha (vs. promedio del mercado)

hasta **8**
horas de ahorro



440 € ahorrados

- Coste medio de trabajo por hora = 60 €
- Incluye la evaluación del coste relacionado con el rendimiento de desgaste del neumático


Rentable inversión en carretera a largo plazo

Toda la línea TM800 tiene índice de velocidad "D" pudiendo alcanzar en carretera velocidades de hasta 65 km/h*. La carcasa reforzada optimizada y la gran calidad de los materiales utilizados garantizan excelente maniobrabilidad del vehículo y rendimiento del neumático incluso

a altas velocidades.

La calidad de la línea TM800 se comprueba por un rendimiento que supera los estándares. Ofrece también un bajo consumo de combustible comparado con otras marcas líderes.

(*) Siempre que la velocidad esté autorizada por la legislación vigente del país.

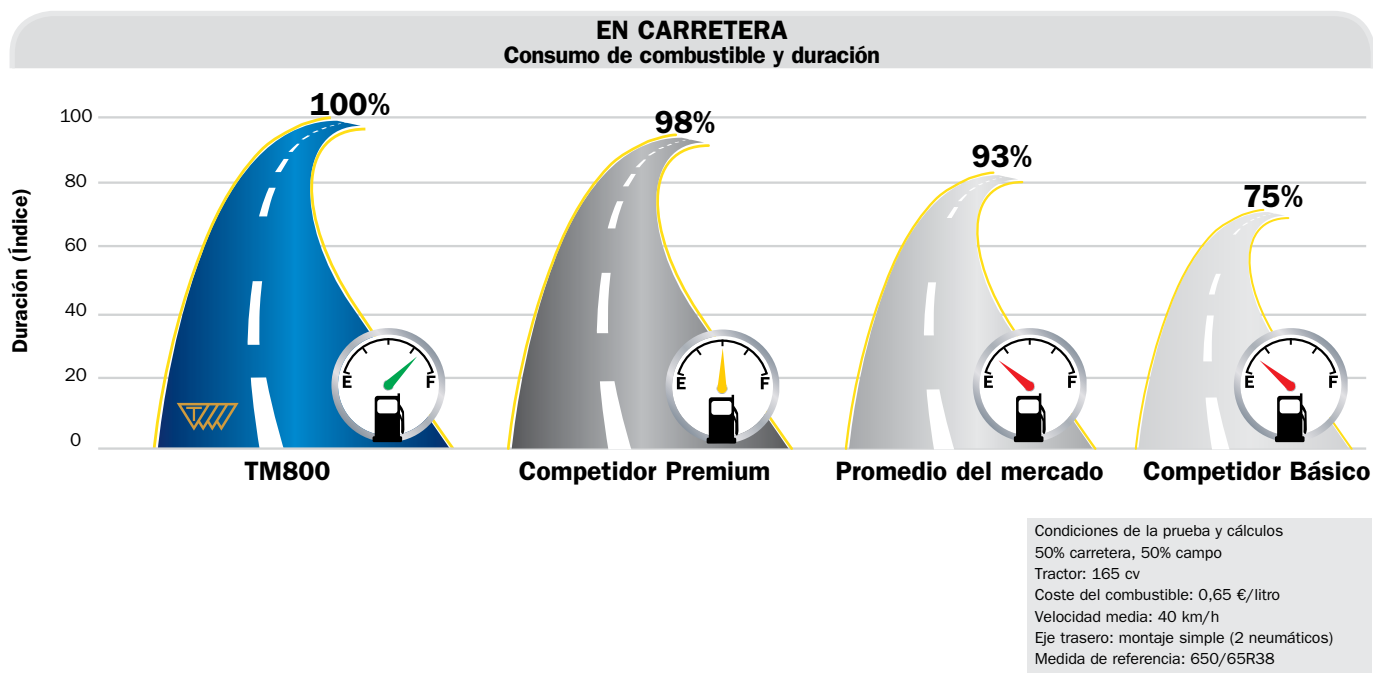

Considerando el tiempo de trabajo, los neumáticos TM800 destacan por un gran ahorro de coste en comparación con otros fabricantes, incluso en las más duras condiciones de trabajo. Esta es la razón por la que los neumáticos Trelleborg representan una rentable inversión a largo plazo.



Tu TM800 consume un 8% menos de combustible y dura 300 horas más que el promedio del mercado




Ahorra hasta 380 € después de 500 horas vs. el promedio del mercado



Mayor confort

La excelente estabilidad en la conducción de los neumáticos TM800, incluso en las más duras condiciones de trabajo, proporciona una perfecta maniobrabilidad del tractor y mejores condiciones para el conductor en términos de salud y seguridad en el trabajo.

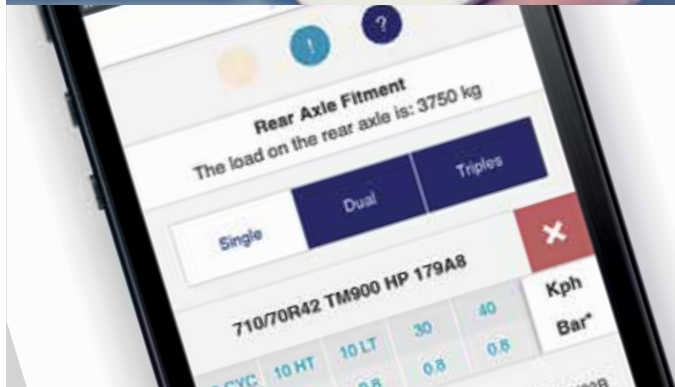

Obtén el máximo rendimiento de tu TM800 y haz tus propios cálculos de los ahorros.

Descarga **Trelleborg Load Calculator** y **Tire Efficiency** de App Store o Google Play.

Descarga gratis en:



www.trelleborg.com/wheels/es/agri/apps

MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
320/65R18 109A8 (109B)	TM800	310	871	389	2585	425	W9	W10 - W10.5 - W11	SIN CÁMARA	
340/65R18 113A8 (113B)	TM800	320	900	396	2695	425	W9	W10 - W10.5 - W11	SIN CÁMARA	
440/65R24 128D	TM800	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13 - W14L - W15L(°) DW13 - DW15L(°)	SIN CÁMARA	14.9-24 TR218
480/65R24 133D	TM800	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW15L - DW16L(°)	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
540/65R24 140D	TM800	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L - DW15L(°)	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
540/65R24 * 146A8	TM800	535	1312	595	3940	625	DW16L	W16L - W15L(°) W18L - DW15L(°)	SIN CÁMARA	16.9-24 TR218
540/65R26 141D	TM800	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW18L - DW15L(°)	SIN CÁMARA	16.9-26 TR218
440/65R28 131D	TM800	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
480/65R28 136D	TM800	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L - W15L - W16L(°) DW14L - DW16L(°)	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
540/65R28 142D	TM800	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
600/65R28 147D	TM800	590	1491	660	4447	700	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
540/65R30 143D	TM800	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
540/65R34 145D	TM800	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
600/65R34 151D	TM800	600	1644	740	4920	775	DW20B	DW18L - W18L	SIN CÁMARA	
540/65R38 147D	TM800	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
600/65R38 153D	TM800	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
650/65R38 157D	TM800	645	1811	815	5395	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
710/70R38 166D	TM800	716	1959	884	5765	925	DW23B		SIN CÁMARA	
710/70R38 166D	TM800 Sugar Cane	716	1959	884	5765	925	DW23B		SIN CÁMARA	
710/70R38 175D	TM800 Forage	715	1960	884	5885	925	DW23B		SIN CÁMARA	
600/65R42 154D	TM800	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
650/65R42 158D	TM800	645	1913	860	5780	925	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
650/65R42 165D (168A8) Datos de diseño	TM800	645	1927		5815	925	DW20B	DW18L	SIN CÁMARA	20.8-42 TR218
540/65R28 149D (146E)	TM800 HS	530	1413	637	4220	675	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
600/65R28 154D (151E)	TM800 HS	590	1491	660	4490	700	DW18L	W18L - DW20B	SIN CÁMARA	16.9-28 TR218
540/65R30 150D (147E)	TM800 HS	530	1464	665	4445	700	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-30 TR218
540/65R34 152D (149E)	TM800 HS	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	16.9-34 TR218
600/65R34 157D (154E)	TM800 HS	600	1660	745	4965	775	DW20B	DW18L - W18L	SIN CÁMARA	
540/65R38 153D (150E)	TM800 HS	516	1709	760	5181	800	DW16L	W15L(°) - W16L - W18L DW15L(°) - DW18L	SIN CÁMARA	18.4-38 TR218
650/65R38 163D (159E)	TM800 HS	645	1811	815	5450	875	DW20B	W18L(°) - DW18L(°)	SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
650/65R38 166D (169A8)	TM800 HS	657	1818	823	5480	875	DW20B		SIN CÁMARA	20.8-38 TR218
710/70R38 171D (168E)	TM800 HS	711	1973	884	5928	925	DW23B		SIN CÁMARA	

(°) = Para esta medida contacta con el especialista Trelleborg de tu zona.

(*) = Neumático para cosechadoras y/o picadoras



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74
www.trelleborg.com/wheels/es
twse@trelleborg.com

