

TM90. Versatilidad sin límite.



Descarga gratis la App



Tire iBrochure

TM90.

Solución robusta de gran rendimiento

El nuevo Trelleborg TM90 ofrece una completa gama de medidas para tractores de hasta 160 CV. Diseñado como neumático sin cámara, con el aspecto habitual de la gama Trelleborg incluidos

los escalones entre tacos, la nueva banda de rodaje R-1 se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tanto en el campo como en la carretera.

La típica banda de rodaje de Trelleborg proporciona una excelente **tracción** en cualquier condición en el campo, impulsada por sus **escalones entre tacos**. El típico diseño en la base de los tacos maximiza la autolimpieza del neumático, minimizando la expulsión de tierra del campo a la carretera.

Toda la gama TM90 es sin cámara y proporciona excelente rendimiento, fiabilidad, facilidad de uso y eficiencia de coste.

Compuesto **resistente** a los **rastrojos**.

La **fuerte carcasa** asegura alta **resistencia a impactos y cortes**.

El **amplio perfil** del taco asegura una **mayor duración** en superficies duras mientras que el especial compuesto garantiza un desgaste uniforme.

TM90 es adecuado también para el **recauchutado**.

Los **tacos con dos ángulos** proporcionan una conducción confortable en carretera y una **capacidad adicional de tracción en el campo**.




Impreso en
papel reciclado

Gama sin cámara, gran fiabilidad y eficiencia

Se ha aplicado al TM90 el exclusivo proceso de fabricación de los neumáticos sin cámara de Trelleborg. Con la nueva gama diagonal sin cámara no solo ahorrarás dinero, sino que la solución de Trelleborg te ofrece mayor fiabilidad,

facilidad de uso y mejor rendimiento en todo tipo de aplicaciones, incluso en las condiciones de suelo más severas. La versión sin cámara también reduce los costes de mantenimiento y los riesgos de inactividad.

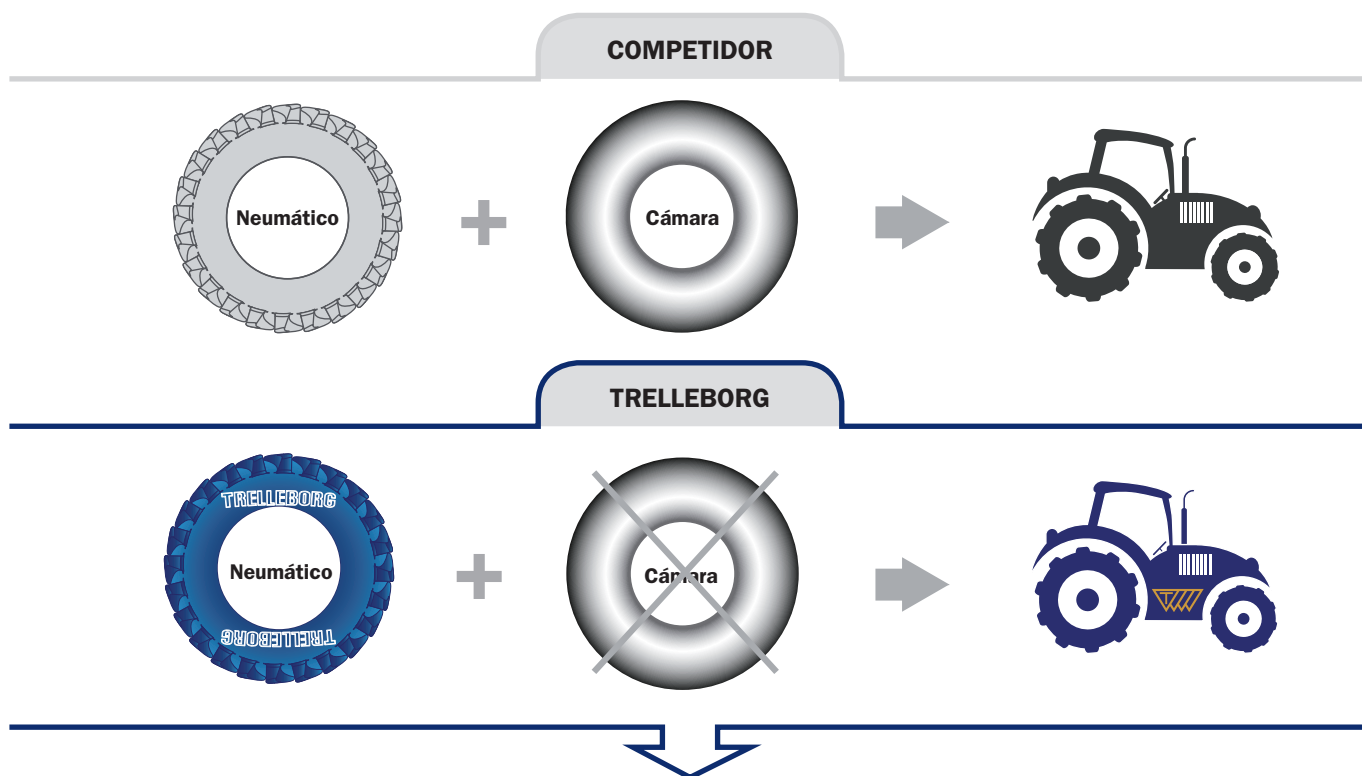

Ahorra hasta el **8%**

Aumenta la **facilidad de uso,**
la **fiabilidad** y el **mantenimiento**


Mayor rendimiento, **ninguna pérdida de aire**

Donde la resistencia no se puede comprometer

TM90 de Trelleborg se ha desarrollado según el diseño diagonal de Trelleborg. Múltiples lonas cruzadas en la carcasa proporcionan una alta resistencia a impactos y pinchazos.

TM90 es idóneo para todas las condiciones severas donde la resistencia del neumático no se puede comprometer.

COMPARACIÓN DE LA SECCIÓN DEL NEUMÁTICO

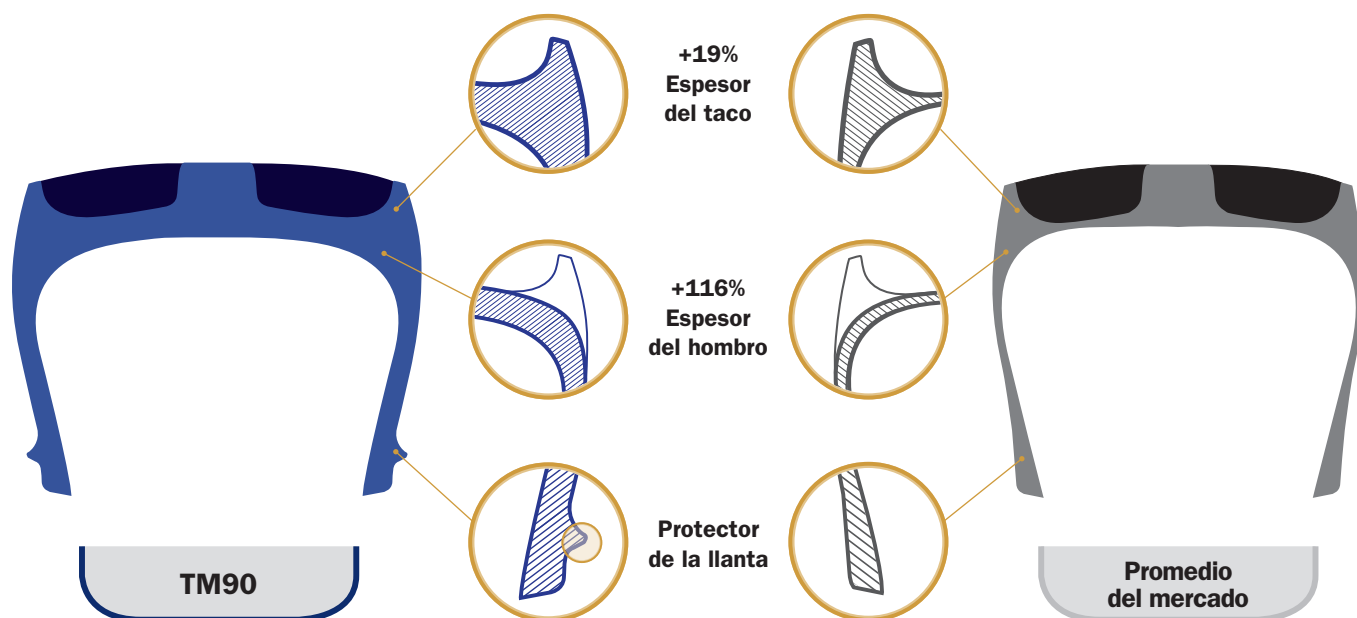


Compuesto resistente a los rastrojos

Los ingenieros de Trelleborg cuentan con un amplio conocimiento de las más exigentes aplicaciones agrícolas en todo el mundo. En los cinco continentes, los técnicos de campo de Trelleborg registran las necesidades de las

distintas aplicaciones para las cuales nuestra gama está diseñada. Esta investigación ha conducido al inmejorable compuesto resistente a los rastrojos que se ha utilizado para la gama completa TM90.

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL RASTROJO

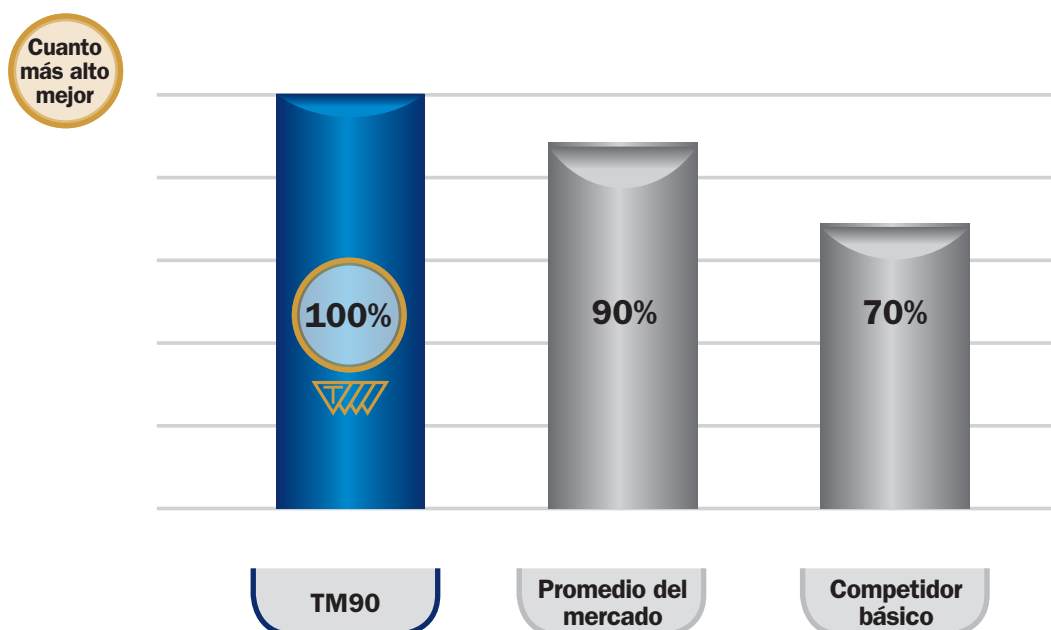

Kilometraje extra, grandes ahorros

El TM90 ofrece la vida útil más larga del mercado para condiciones de trabajo duras y suaves.

ÍNDICE DE KILOMETRAJE Y RESISTENCIA DE LA BANDA DE RODAJE

MEJOR



Alto nivel de confort

La nueva línea de Trelleborg proporciona alto rendimiento tanto en el campo como en carretera, lo que garantiza una confortable conducción.

CONFORT DEL CONDUCTOR (Evaluación de 1 a 10)



KILOMETRAJE

Hasta **800** horas
de vida adicional
del neumático



+ 25%
extra vida útil

TM90 Range

MEDIDA	Modelo	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	Llanta	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara
8.3-24 8 PR 105A8 Design data	TM90	209	992		3010	475	W7	W6	TUBELESS	
9.5-24 8 PR 112A8 Design data	TM90	238	1050		3175	500	W8	W7	TUBELESS	
11.2-24 8 PR 116A8	TM90	295	1100		3325	550	W10	W9	TUBELESS	
12.4-24 8 PR 121A8 Design data	TM90	314	1160		3480	550	W11	W9, W10	TUBELESS	
Nuevo 13.6-24 8 PR 120A8	TM90	En preparación								
14.9-24 8 PR 128A8	TM90	380	1270		3790	600	W13	W11, W12	TUBELESS	
16.9-24 8 PR 133A8 Design data	TM90	430	1334		3995	625	W15L	W14L	TUBELESS	
14.9-26 8 PR 129A8 Design data	TM90	376	1315		3940	625	W13	W11, W12	TUBELESS	
13.6-28 8 PR 125A8	TM90	345	1305		3910	625	W12	W11	TUBELESS	
14.9-28 8 PR 130A8	TM90	380	1360		4050	650	W13	W11, W12	TUBELESS	
Nuevo 16.9-28 8 PR 135A8	TM90	En preparación								
14.9-30 8 PR 131A8 Design data	TM90	377	1416		4210	675	W13L	W11, W12	TUBELESS	
16.9-30 8 PR 137A8 Design data	TM90	430	1485		4455	700	W15L	W14L	TUBELESS	
18.4-30 8 PR 139A8 Design data	TM90	464	1548		4635	725	W16L	W15L	TUBELESS	
16.9-34 8 PR 139A8 Design data	TM90	430	1583		4760	750	W15L	W14L	TUBELESS	
18.4-34 8 PR 142A8	TM90	470	1650		4935	775	W16L	W15L	TUBELESS	
12.4-36 8 PR 127A8 Design data	TM90	318	1458		4385	700	W11	W9, W10	TUBELESS	
16.9-38 8 PR 141A8 Design data	TM90	436	1688		5000	800	W15L	W14L	TUBELESS	
18.4-38 8 PR 143A8	TM90	470	1750		5200	825	W16L	W15L	TUBELESS	
20.8-38 8 PR 148A8 Design data	TM90	540	1832		5480	875	W18L	W16L	TUBELESS	



Trelleborg es líder mundial en soluciones de avanzada ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen de críticas aplicaciones en entornos exigentes. Nuestras innovadoras soluciones mejoran sustancialmente el rendimiento a nuestros clientes de una manera sostenible. El Grupo Trelleborg tiene presencia local en más de 40 países en todo el mundo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS



facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri
youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com



Trelleborg Wheel Systems España S.A.
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74
www.trelleborg.com/wheels/es
twse@trelleborg.com